


Datenblatt Artikel 116/05

Technische Daten

Form:	Scheibe / Flachgreifer
Magnetisierung:	axial
Material Magnet:	NdFeB (Neodym-Eisen-Bor)
Beschichtung Magnet:	Nickel (Ni-Cu-Ni)
Mantel:	Santropene
Haftkraft:	180N
Gewicht:	0,107kg
Güte:	N40
Max. Einsatztemperatur:	80°C
Magnetische Feldstärke:	343 mTesla

Zeichnung:

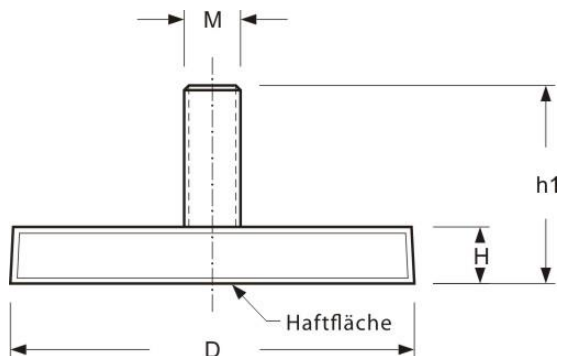

D mm	H mm	h1 mm	M		
66,0	8,5	23,5	M8x15		

Schadstofffrei gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Nicht registrierungspflichtig gemäß REACH